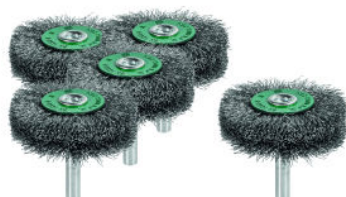


**Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm****Données de commande**

N° commande	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, **Ø tige 6 mm.**

Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Epaisseur des soies	0,2 mm
Largeur brosse	12 mm
Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø queue D _s	6 mm
Ø brosse D ₁	80 mm

Fiche technique

Largeur de garnissage L ₁	9 mm
Sommaire	10
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5742-80X12>