


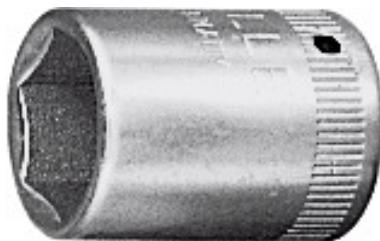

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 3,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø lado de salida	6 mm
Longitud	23 mm
Ancho de llave	3,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras

Hoja de datos

Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Tipo de producto	Vaso