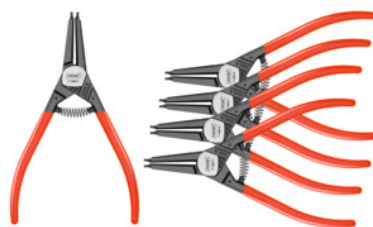


**Opakowanie ekonomiczne 5× szczypce do pierścieni osadczych****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG6012 A2
GTIN	4069515045179
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Kształt A – szczęki proste**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B – do zewnętrznych pierścieni osadczych.

w dostawie::

5 × szczypce do zewnętrznych pierścieni osadczych, proste nr 719905 wielk. A2.

Opis techniczny

Norma	DIN 5254 A
kształt szczęk	proste
długość całkowita	180 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny prosty
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	19 - 60 mm
Ø końcówek	1,8 mm
Kształt	A

Karta danych

Uchwyt	powlekana tworzywem sztucznym
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych
USP1	5 × szczypce do pierścieni osadczych

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6012 A2