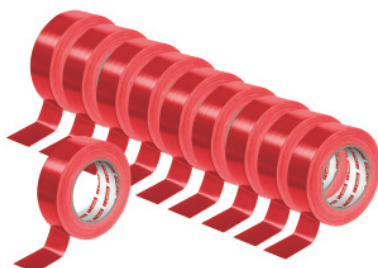


**Opakowanie ekonomiczne, tekstylna taśma samoprzylepna****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak **naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.**

Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni

Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.

Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.

Odporne na promieniowanie UV, doskonała odporność na rozciąganie i ścieranie.

Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.

Opis techniczny

temperatura przechowywania	20 °C
zastosowanie	oklejanie

zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Pakowanie
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Uszczelnianie
zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Maskowanie
Rodzaj tkaniny	59 siateczka
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
kolor	czerwone
Środek klejący	kauczuk naturalny
Z warstwą oddzielającą	nie
Minimalna trwałość	12 miesięcy
cechy szczególne	możliwość odrywania ręką
cechy szczególne	Odporne na promieniowanie UV.
Siła klejenia na stali	0,33 N/mm
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
Wytrzymałość na rozciąganie	5,8 N/mm
materiał podłoża	plótno
Grubość	0,3 mm
Rozciągliwość	12,5 %
odporne na temperaturę do	40 °C
szerokość	38 mm
długość	25 m
Atrybut nazwy produktu	czerwone
Rodzaj produktu	Taśma klejąca

Akcesoria

Tkaninowa taśma klejąca szer.xdł. (mmxm) 38X25

083767 38X25