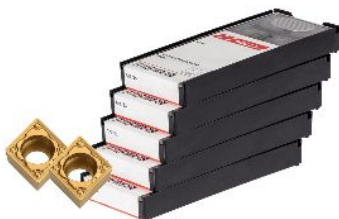


**CCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 120408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2625 120408
GTIN	4067263096320
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Antal stk.	50
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Indhold	260221 HBT130
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2625 120408