


## Datenblatt



### 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 9mm

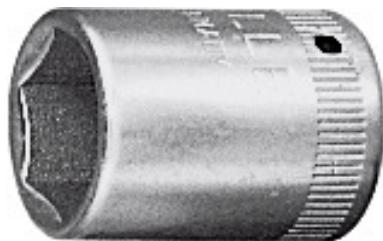

#### Bestelldaten

Bestellnummer	631000 9
GTIN	4018754000050
Artikelklasse	63A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

##### Norm:

**DIN 3124-S**

##### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Technische Beschreibung

Länge	23 mm
Ø abtriebsseitig	12,8 mm
Schlüsselweite	9 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

## Datenblatt

Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz