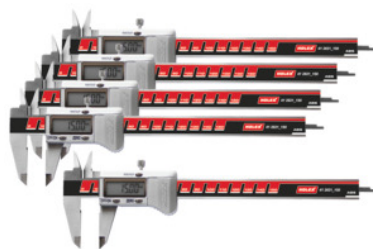


**Digitális tolómérő ABS, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG4107 150
GTIN	4069515051361
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőléccnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

Tartalom:

5× 412821 150 sz. digitális tolómérő.

1-1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Figyelem:

Balkezeseknek való változatot a 412812 sz. 150-es méret alatt talál.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Automatikus kikapcsolás	igen

Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	5 coll
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	A1
Leolvasás	1 mm
Ház anyaga	Fém
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstartomány	0 - 150 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő
USP1	5 darab digitális tolómérő, ABS

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG4107 150