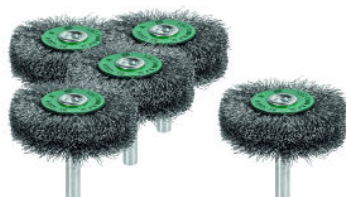


**Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG5742 30X6   |
| GTIN             | 4067263136286 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Largeur de garnissage L <sub>1</sub>  | 6 mm                    |
| Longueur de garnissage H <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| Ø brosse D <sub>1</sub>               | 30 mm                   |
| Epaisseur des soies                   | 0,2 mm                  |
| Ø queue D <sub>s</sub>                | 6 mm                    |
| Vitesse de rotation max.              | 20000 min <sup>-1</sup> |

## Fiche technique

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Sommaire            | 10                |
| Matériau garnissage | Fil en INOX       |
| Torsadage           | ondulé            |
| Type de produit     | Brosse circulaire |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5742-30X6>