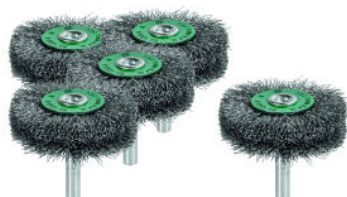


**Voordeelverpakking ronde borstel op stift, INOX-draad, 0,20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Komt overeen met nr. 574253.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borstелеffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Bezettingsbreedte L_1	6 mm
Lengte borsteldeel H_1	6 mm
Borstel-Ø D_1	30 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹

Inhoud	10
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG5742-30X6>