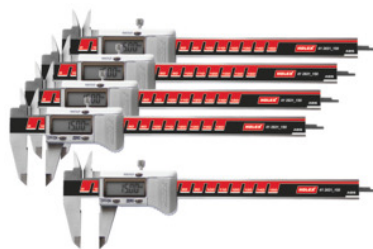


**Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG4107 150
GTIN	4069515051361
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

w dostawie::

5 × suwmiarka cyfrowa nr 412821 150.

W komplecie 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

wskazówka:

Wersja dla leworęcznych zob. nr 412812 wielk. 150.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
automatyczne wyłączanie	tak

Karta danych

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
odczyt	5 cal
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	A1
odczyt	1 mm
Materiał obudowy	Metal
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne
USP1	5 sztuk suwmiarek cyfrowych, ABS

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG4107 150