




Surf Line Mini

Kabelausgang links, oben



Kabelausgang rechts, oben

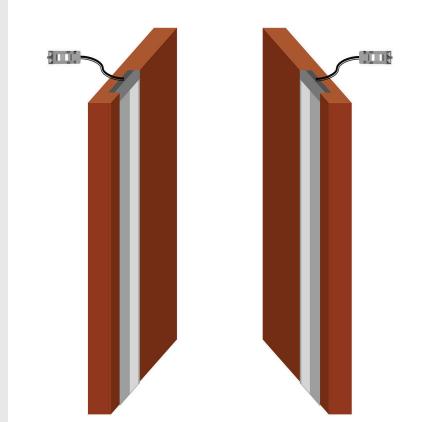

Einbau LED-Profilleuchte


- Rechteckige Miniatur-Profilleuchte zum Einbau
- Spezielle Gehäusekonstruktion zur optimalen Lichtreflexion
- Universell einsetzbar für Lichtakzente im Korpus, als Griff- oder Frontbeleuchtung, in Nuten und Fräslinien
- Feste Klemmung, in Fräsnuten durch spezielle Außenkontur und mit rückseitig doppelseitigem Klebeband
- Betriebsspannung: 12 Volt
- Rapport 25 mm
- LED-Bestückung: 120 LEDs/m (R81Mini)
- Lichtleistung: 9.4 Watt pro Meter, 840 Lumen pro Meter
- LED-Lichtfarbe: warmweiß (2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin)
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert silber und schwarz
- Lichtblende: opal
- Mit Diffusor
- Mit verschiedenen Endkappen zum selber wechseln
- 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Stecker weiß
- Breite 10 mm, Höhe 5 mm
- kürzbar (Rapport beachten)

Kabelausgang oben / Korpusseite rechts

=

Kabelausgang unten / Korpusseite links

Surf Line Mini Endkappen

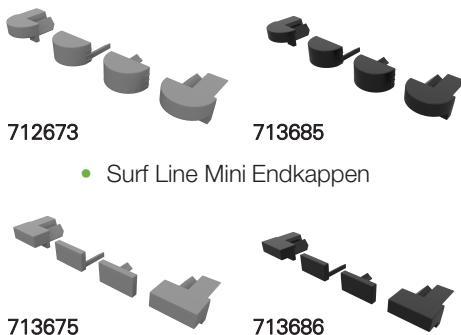

- Surf Line Mini Endkappen



Surf Line Mini LED-Profil


- Montage:
Einbau: Klemmsitz in einer Fräsnut
- Mit LED-Stecker

Ausführung

Surf Line Mini, aluminium-eloxiert, silber oder schwarz, 12 Volt, Lichtblende opal, inklusive Flexband R81

Art.Nr.	Länge (L)	Lichtfarbe	Leistung	Kabelausgang/Korpusseite	Farbe
2101504	1.500 mm	2700 K	13,9 W	oben rechts	silber
2104505	1.500 mm	2700 K	13,9 W	oben links	silber
2101508	1.500 mm	2700 K	13,9 W	oben rechts	schwarz
2101509	1.500 mm	2700 K	13,9 W	oben links	schwarz
2089709	1.500 mm	3000 K	13,9 W	oben rechts	silber
2089710	1.500 mm	3000 K	13,9 W	oben links	silber
2090027	1.500 mm	3000 K	13,9 W	oben rechts	schwarz
2090028	1.500 mm	3000 K	13,9 W	oben links	schwarz
2101502	2.500 mm	2700 K	23,5 W	oben rechts	silber
2101503	2.500 mm	2700 K	23,5 W	oben links	silber
2101506	2.500 mm	2700 K	23,5 W	oben rechts	schwarz
2101507	2.500 mm	2700 K	23,5 W	oben links	schwarz
2089667	2.500 mm	3000 K	23,5 W	oben rechts	silber
2089707	2.500 mm	3000 K	23,5 W	oben links	silber
2090029	2.500 mm	3000 K	23,5 W	oben rechts	schwarz
2089708	2.500 mm	3000 K	23,5 W	oben links	schwarz

Maßzeichnung

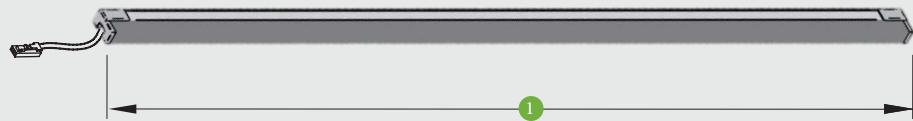

1. Leuchtenlänge (siehe Artikeltabelle)

L

2. mit Original Endkappen (Auslieferzustand)


= L

eingekürzte Leuchte mit Endkappe zum Kleben

= L - 4 mm


3. Nutbreite:

B = 10 mm

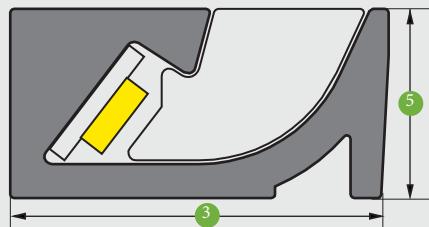

4. Nuttiefe:

T = 5 mm

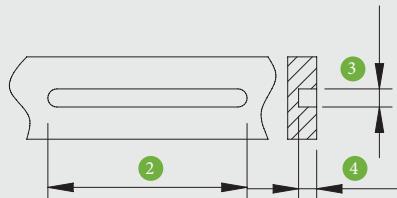

5. Profilhöhe:

H = 5 mm



* Einbausituation mit eckigen oder runden Endkappen siehe sep. Masslisten

Lichtverteilung 120°

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.
Surf Line Mini: Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 Mini.

2700 Kelvin

3000 Kelvin

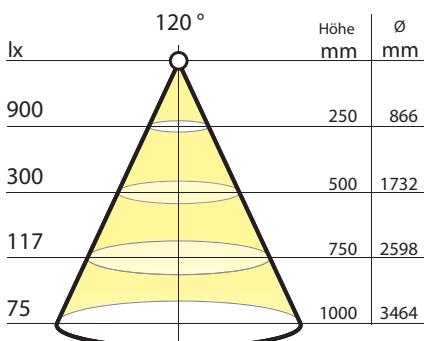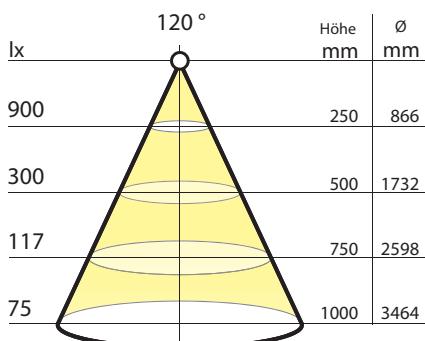

Die Werte beziehen sich auf eine Länge von 1 m Flexband R81 Mini.



Einbausituation horizontal

Endkappen eckig, ohne Kürzung

Bezeichnung = Links

Nach oben leuchtend = Kabel links

Nach unten leuchtend = Kabel rechts

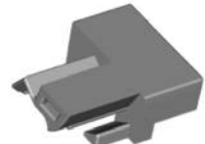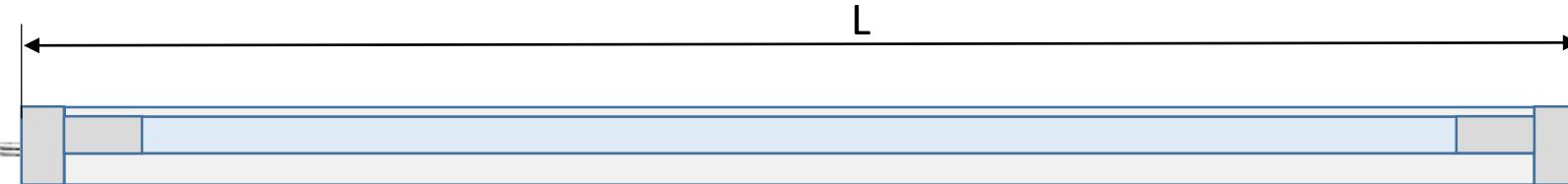

Endkappen eckig, mit Kürzung


Minimale Kürzung 12 mm

Rapport 25 mm

Bezeichnung = Links

Nach oben leuchtend = Kabel links

Nach unten leuchtend = Kabel rechts

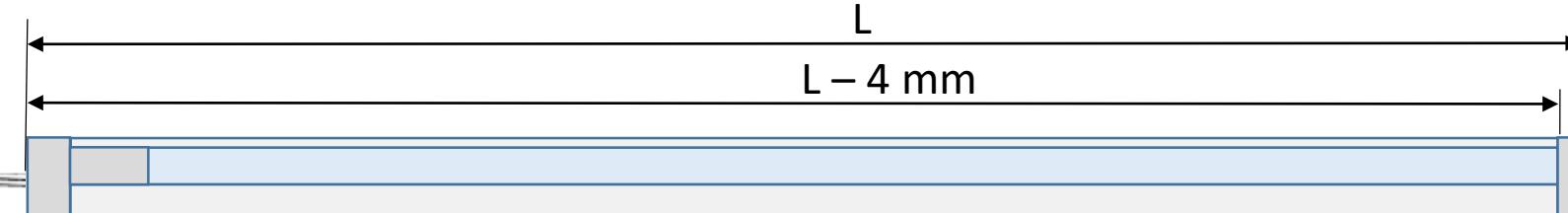


Endkappen rund, ohne Kürzung

Bezeichnung = Links

Nach oben leuchtend = Kabel links

Nach unten leuchtend = Kabel rechts

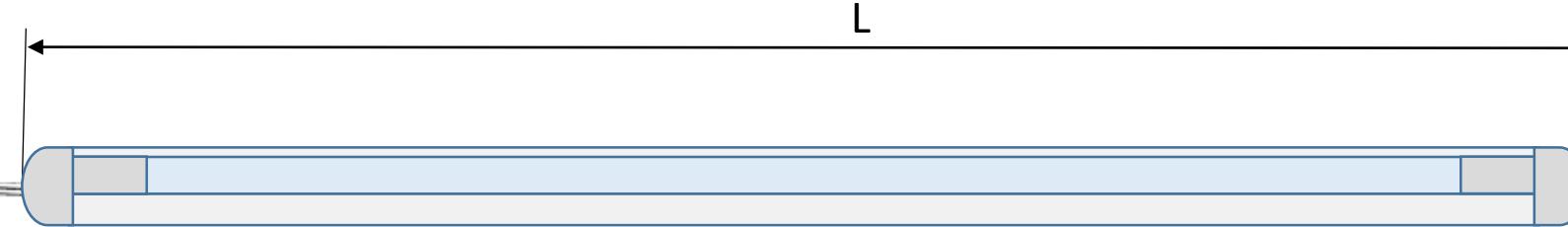

Endkappen rund , mit Kürzung


 
Minimale Kürzung 12 mm

Rapport 25 mm

Bezeichnung = Links

Nach oben leuchtend = Kabel links

Nach unten leuchtend = Kabel rechts

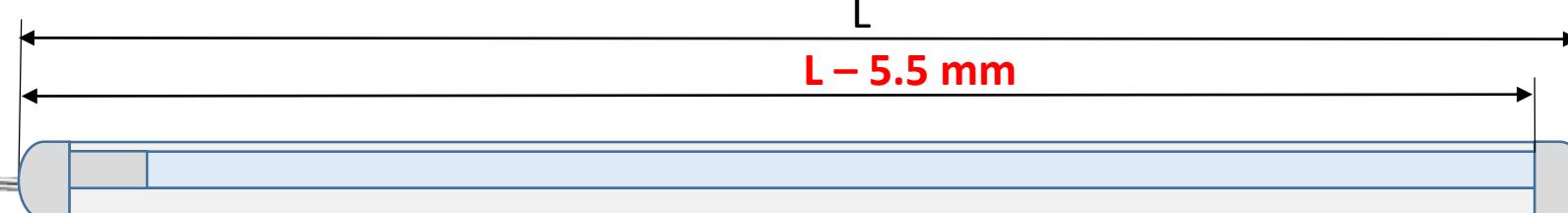



Einbausituation vertikal

Endkappen eckig, ohne Kürzung

Bezeichnung = Links

Kabel oben = Korpusseite links

Kabel unten = Korpusseite rechts

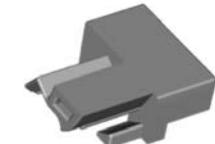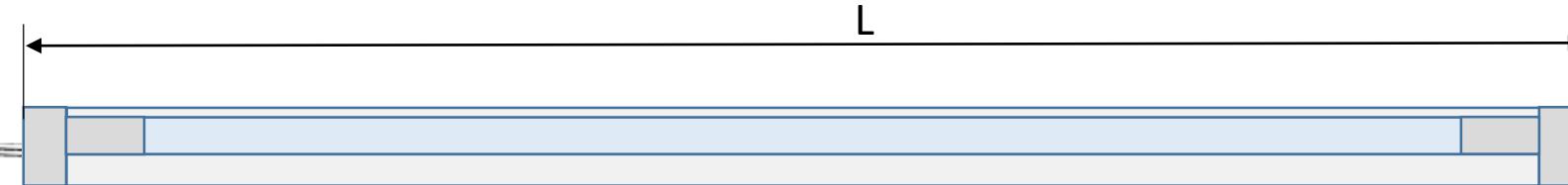

Endkappen eckig, mit Kürzung


Minimale Kürzung 12 mm

Rapport 25 mm

Bezeichnung = Links

Kabel oben = Korpusseite links

Kabel unten = Korpusseite rechts


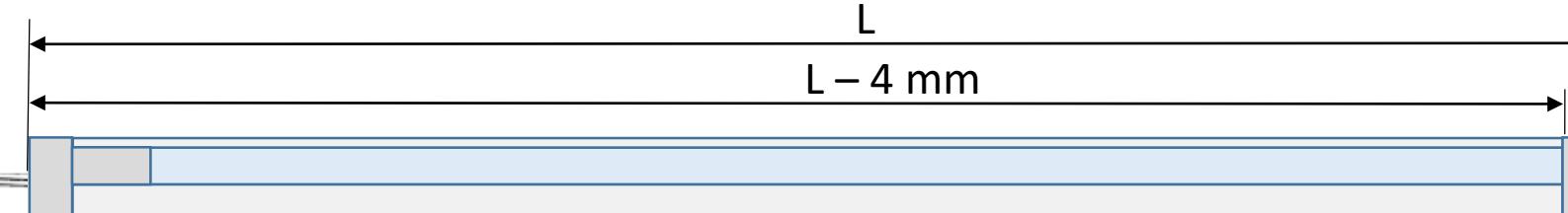


Endkappen rund, ohne Kürzung

Bezeichnung = Links

Kabel oben = Korpusseite links

Kabel unten = Korpusseite rechts

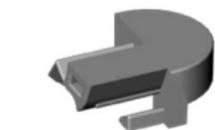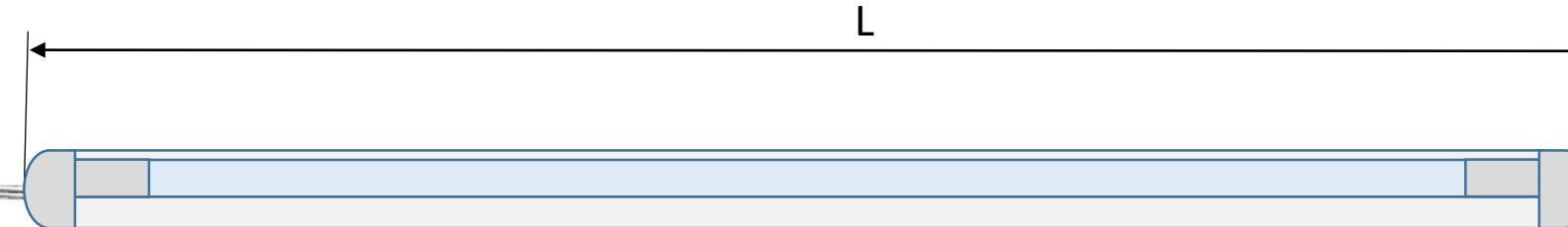

Endkappen rund , mit Kürzung

Minimale Kürzung 12 mm

Rapport 25 mm

Bezeichnung = Links

Kabel oben = Korpusseite links

Kabel unten = Korpusseite rechts

