


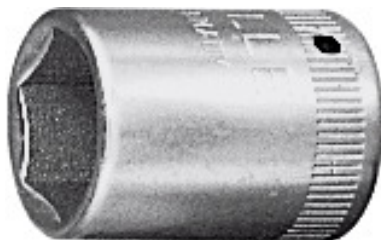

6-kotni nastavek, 1/4-colski, Zev ključa: 5,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	631000 5,5
GTIN	4018754000142
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom **AS-drive**.

Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Zev ključa	5,5 mm
Dolžina	23 mm
Ø na izhodni strani	8,5 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Nasadni ključ