


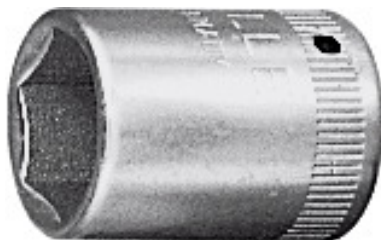

6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 3,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	6 mm
Lengte	23 mm
Sleutelwijdte	3,5 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Gegevensblad

Materiaal	Hoogwaardig HPQ®-staal
Producttype	Dop