


rangeX contrôleur Multi DALI

Caractéristiques des produits

- Tension d'entrée 12 V: 2 x 30 W (24 V: 2 x 60 W)
- Tension de sortie 12 V: 60 W (24 V: 120 W)
(max. 36 W par prise LED)
- Consommation propre: < 0,2 W
- Méthode de gradation: PWM
- Interface: DALI
- Mode de fonctionnement: lampes LED simples
- Mode de fonctionnement (variante): Lampes à LED CCT
- Hauteur du boîtier: 16,0 mm
- Largeur du boîtier : 46,5 mm
- Longueur du boîtier: 145,0 mm
- Raccordement primaire: 2 x 500 mm de câble avec fiche LED
- Raccordement secondaire: distributeur LED 6x
- Type de protection: IP20
- Classe de protection :III
- Inscriptions:     

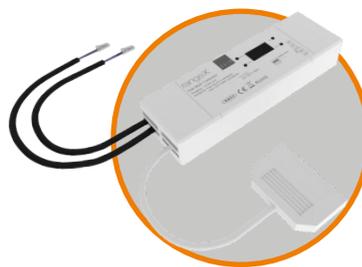

Artikle

N° d'art.

rangeX contrôleur Multi DALI
12V DC max. 60W

2006323