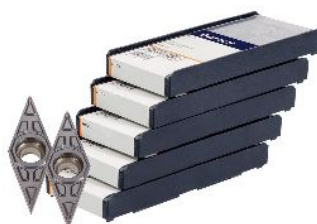


Garant**Plăcuță amovibilă VCMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 110302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3569 110302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	261364 HB7140-2
Număr de bucăți	50
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm

Fișă de date

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3569 110302