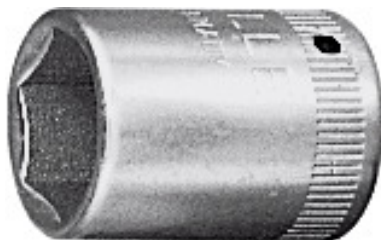


**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	6 mm
Hossz	23 mm
Kulcsnyílás	3,5 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs

Adatlap

Alapanyag	HPQ® nagy teljesítményű acél
Termék fajtája	Dugókulcs fej