


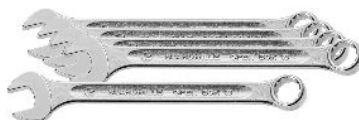

### Očkoploché klíče, Rozměr klíče: 10mm



#### Údaje o objednávce

|                |           |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | GG6035 10 |
| GTIN           |           |
| Třída artiklu  | GGN       |

#### Popis

##### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Strana s očkem s profilem **AS-Drive**. (vel. 3,2 – 5 s 6hranem).

##### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

##### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

##### Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochý klíč č. 613500 10

##### Upozornění:

##### Výhoda:

- Šrouby jsou uchycovány za boky. – Šrouby jsou chráněny. – Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. – Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

#### Technický popis

## Technický list

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Rozměr klíče                            | 10 mm                 |
| Maximální výška čelisti h <sub>1</sub>  | 5 mm                  |
| Rozměry velikostí klíčů                 | metrické              |
| Maximální výška očka h <sub>2 max</sub> | 9 mm                  |
| Délka klíče L                           | 125 mm                |
| Norma                                   | DIN 3113 A            |
| Norma                                   | ISO 7738              |
| Norma                                   | ISO 3318              |
| Poloha kroužku                          | 15 stupeň             |
| Výrobní postup                          | Zápustkově kované     |
| Materiál                                | Ocel Chrome-Alloy     |
| Povrch                                  | Krominiklattu         |
| Druh produktu                           | Klíče                 |
| USP1                                    | 5 ks očkoploché klíče |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6035 10