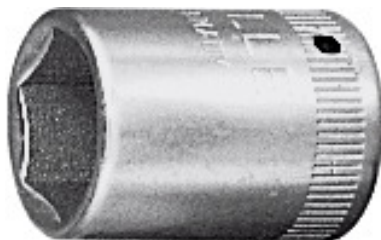


**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631000 8
GTIN	4018754000043
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	11,6 mm
rozwartość klucza	8 mm
długość	23 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®

Karta danych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy