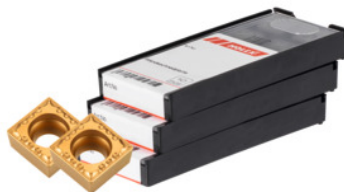


**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HBT130,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2670 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Obsah	260758 HBT130
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2670 09T304