


## Scheda tecnica



### Spazzola circolare con codolo, filo in inox da 0,20 mm (formato convenienza)

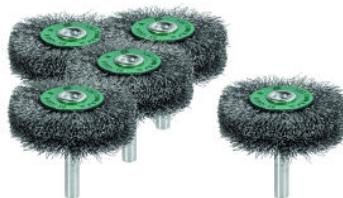

#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, **Ø codolo 6 mm.**

Come n. art. 574253.

##### Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

#### Descrizione tecnica

Spessore setole	0,2 mm
Larghezza spazzola	12 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	20 mm
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	80 mm

## Scheda tecnica

Larghezza utile L <sub>1</sub>	9 mm
Contenuto	10
Materiale guarnizione	filo INOX
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5742-80X12>