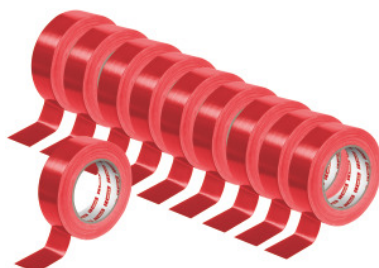


**Pachet bandă adezivă cu țesătură****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în **reparații, protecție, etichetare și împachetare**.

Durata de utilizare în interior și la exterior este de până la 2 săptămâni.

Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire și de reparații. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire și lipire. În special pentru utilizări care impun exigențe ridicate privind rezistența la rupere. Ușor de derulat, de rupt și, în plus, rezistentă la frecare.

Utilizare universală pentru lucrări de reparații.

Rezistență UV, rezistență foarte bună la rupere și la abraziune.

Forță bună de aderență inclusiv pe suprafețe abrazive.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificați dacă baza este adecvată.

Descriere tehnică

Temperatură de depozitare	20 °C
Utilizare	Fixare

Utilizare	Mascare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Legare
Utilizare	Lipire
Finețea țesăturii	59 mesh
umiditate depozitare	50 %
Culoarea	roșie
Adeziv	Cauciuc natural
Cu căptușeală	nu
durabilitate minimă	12 lună
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Forță de lipire pe oțel	0,33 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Rezistență la rupere	5,8 N/mm
Material de suport	Țesătură
Grosime	0,3 mm
Capacitate de întindere	12,5 %
Rezistent la temperaturi de până la	40 °C
Lățime	38 mm
Lungime	25 m
Caracteristici nume produs	roșie
Tip produs	Bandă adezivă

Accesorii

Bandă adezivă din țesătură Lățime × lungime (mm×m)
38X25

083767 38X25