


Hoja de datos

STAHLWILLE®

Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 8mm

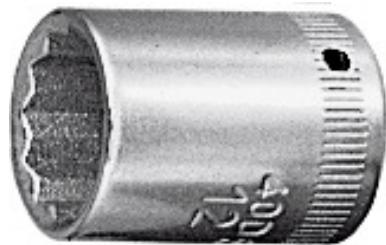

Datos de pedido

Número de pedido	630950 8
GTIN	4018754000333
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil **AS-Drive**.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Ancho de llave	8 mm
Longitud	23 mm
Ø lado de salida	11,6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras

Hoja de datos

Tipo de producto

Vaso