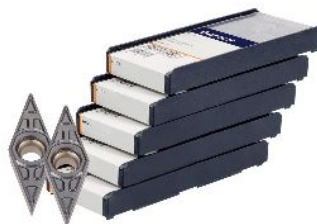


Garant**VBMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 110302****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3557 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal stk.	50
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
Hjørneradius	0,2 mm

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,15 mm
Indhold	261142 HB7140-2
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3557 110302