


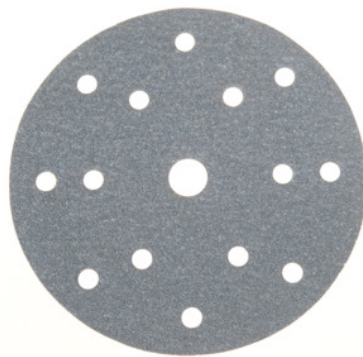

## Vorteilspack Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5779 150    |
| GTIN          | 4062406201821 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).

Entspricht 567790.

#### Verwendung:

Auf **Exzenterschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

### Technische Beschreibung

|            |        |
|------------|--------|
| Scheiben-Ø | 150 mm |
| Körnung    | 150    |
| Inhalt     | 300    |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Schleifmittelkurzzeichen           | A                    |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 %              |
| Produktnamensattribut              | Ø 150 mm             |
| Anzahl Absauglöcher                | 15                   |
| Antriebsmaschine                   | Exzenter Schleifer   |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit    | 40 m/s               |
| Produktart                         | Klett-Schleifscheibe |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | bedingt geeignet |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | bedingt geeignet |                |          |
| CuZn                           | geeignet         |                |          |
| Kunststoff, GFK                | geeignet         |                |          |
| Holz                           | geeignet         |                |          |
| Lacke                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach Körnung 150 | 567790 150 |
| PU-Klett Schleifteller Außen-Ø 150 mm               | 567885 150 |

PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm

567887 150