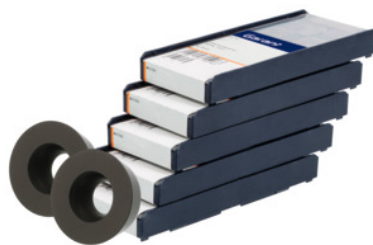


Garant**RDHX 12T3 MOTN, HB7515, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

GARANT kopírovacia a rovinná fréza č. 212145 – 212160.

Obsah:

50 x 212273 ST1400

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.****Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 12T3 MOTN
Rezný materiál	HM
Typ	ST1400
Obsah	50 hod.
Typ	HB7515
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	430	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	330	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	270	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	300	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	210	M
GG(G)	podmienene vhodný	230	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suchý	vhodný		
vzduch	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2147 ST1400