


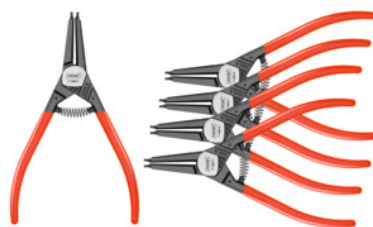

Výhodné balenie 5x kliešte na poistné krúžky



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG6012 A1
GTIN	4069515045162
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Kované z jedného kusu. Čierne atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. **Tvar A – rovné čeluste.**

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B – pre vonkajšie poistné krúžky.

Rozsah balenia:

5x kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné č. 719905, veľ. A1.

Technický opis

Celková dĺžka	135 mm
Ø hrotov	1,3 mm
Norma	DIN 5254 A
Tvar čelustí	rovné
Tvar	A
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	10 - 25 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný

Technický list

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky
USP1	5× kliešte na poistné krúžky

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6012 A1