


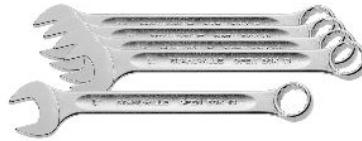

Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6035 17
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

5 Stück Ring-Maulschlüssel Nr. 613500 17.

Hinweis:

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Datenblatt

Schlüssellänge L	190 mm
Schlüsselweite	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	13 mm
maximale Maulhöhe h_1	8 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel
USP1	5 Stück Ringmaulschlüssel

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6035 17