




## Sicherheitskupplung Stream-Line, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 8mm

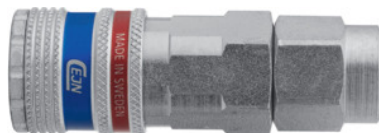

### Bestelldaten

Bestellnummer	080279 8
GTIN	7391390419057
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung mittels Gewindemutter ohne Schlauchklemme.

Die **eSafe Sicherheitskupplung** entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.

Die Druckluft-**Stahlkupplungen** weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:

- **Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.**
- **Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.**
- **Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.**
- **Wirtschaftlichkeit – die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.**

Durchfluss: 950 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

#### Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

#### Hinweis:

**Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.**

### Technische Beschreibung

Durchflusswert	950 l/min
----------------	-----------

Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	8 mm
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Produktart	Kupplung