


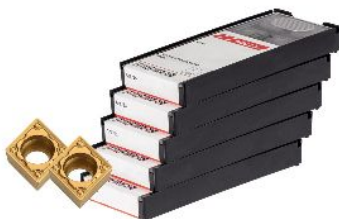

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 kusů, HBT130,
Velikost: 120408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2625 120408
GTIN	4067263096320
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Obsah	260221 HBT130
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2625 120408