




## Vorteilspack PVC-Klebeband

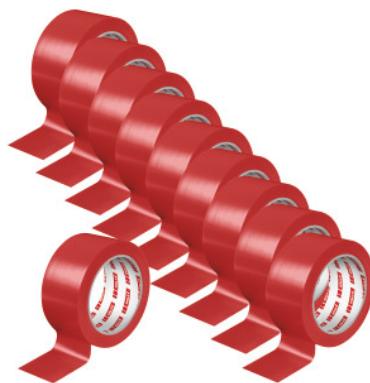

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3794 50X33
GTIN	4067263137689
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Glattes PVC-Schutzbänder aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.

Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

#### Merkmal:

Inhalt 10 Stück

#### Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

### Technische Beschreibung

Dehnungsfähigkeit	120 %
Breite	50 mm
Zugfestigkeit	1,67 N/mm
Klebmasse	Naturkautschuk

Klebebandart	einseitig
Liner vorhanden	nein
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Lagertemperatur	20 °C
Besonderheit	anschmiegsam
Länge	33 m
Klebkraft auf Stahl	0,11 N/mm
Stärke	0,13 mm
temperaturbeständig bis	40 °C
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Abkleben
Anwendung	Bündeln
Trägermaterial	PVC-Folie
Farbe	rot
Haltbarkeit ab Herstell datum	12 Monat
Produktnamensattribut	rot
Produktart	Klebeband

---

## Zubehör

PVC-Klebeband Breite×Länge (mm×m) 50X33

083794 50X33