


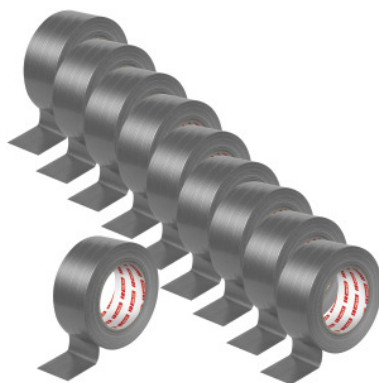

Komplet lepilnih trakov, ojačanih s tkanino



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so **popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje**.

Čas uporabnosti v notranjosti in na prostem do 2 tedne.

Trak iz tkanine s toplotnim lepilom za preprosta lepljenja in popravila. PE-laminiranje poskrbi tudi za vodoodbojnost. Možnost uporabe pri številnih prekrivnih delih in lepljenjih. Posebej za uporabo v primerih, ko je potrebna visoka odpornost proti trganju. Preprosto odvijanje in trganje ob odpornosti proti drgnjenju.

Univerzalna uporaba za popravila.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.

Tehnični opis

Finost tkanine	32 struktura
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %

Širina	48 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
Nosilni material	Tkanina
Lepilna moč na jeklu	0,75 N/mm
Natezna trdnost	3,5 N/mm
Barva	srebrna
Dolžina	50 m
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Fiksiranje
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Posebnosti	možnost trganja z roko
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Temperatura skladiščenja	20 °C
Raztegljivost	25 %
temperaturna obstojnost do	75 °C
Debelina	0,17 mm
Značilnost blagovnega imena	srebrna
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Lepilni trak, ojačan s tkanino Širina×dolžina (mm×m)
48X50

083765 48X50

