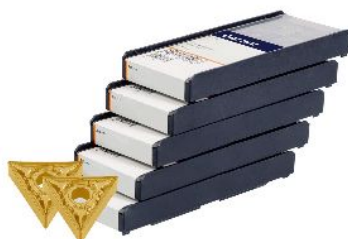


Garant**Plăcuță amovibilă TNMG finisare 50 buc., HB7020-2, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2458 160408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	251434 HB7020-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	160 - 400 mm/min

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2458 160408