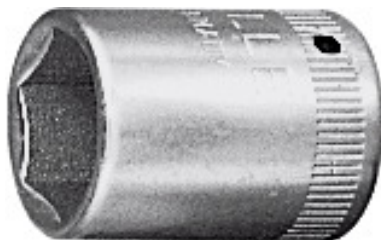


**Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631000 3,5
GTIN	4018754000128
Artikelklass	63A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 3124-S****Material:**

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	6 mm
Längd	23 mm
nyckelvidd	3,5 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högapacitetsstål
Produktslag	Hylsnyckelinsats

