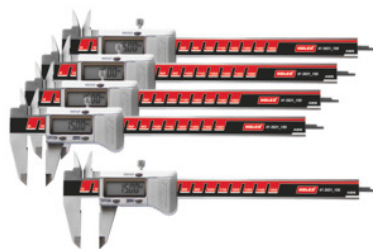


**Pie de rey digital ABS, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG4107 150
GTIN	4069515051361
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Pie de rey digital con **escala absoluta**, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.

- **Precisión muy alta mediante regla de vidrio.**
- **El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.**
- **Con robusta carcasa metálica.**

Suministro:

5 pies de rey digitales n.º 412821 150.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Nota:

Encontrará la versión para zurdos en el n.º 412812 tam. 150.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	ISO 13385

Hoja de datos

Desconexión automática	sí
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,03$ mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	40 mm
Lectura	5 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	Uso con pilas
Calibración	A1
Lectura	1 mm
Material carcasa	Metal
Varilla de profundidad existente	sí
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal
USP1	5 pies de rey, digitales, ABS

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG4107 150