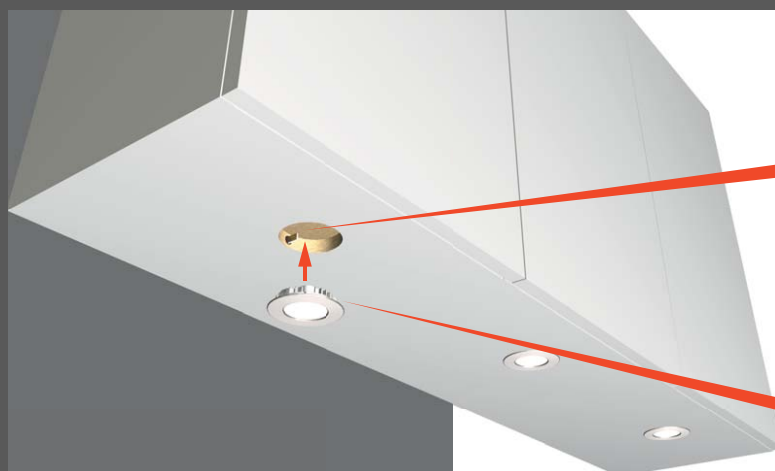






LED


Shot 68



Contact


Système Shot 68 Contact






Documentation technique

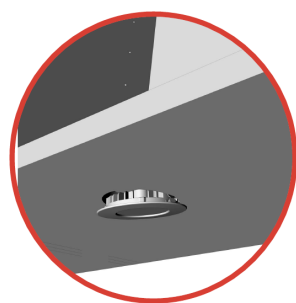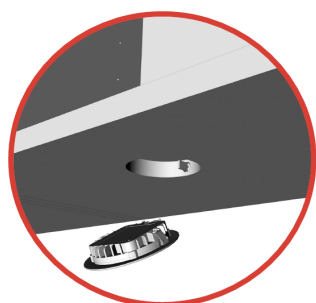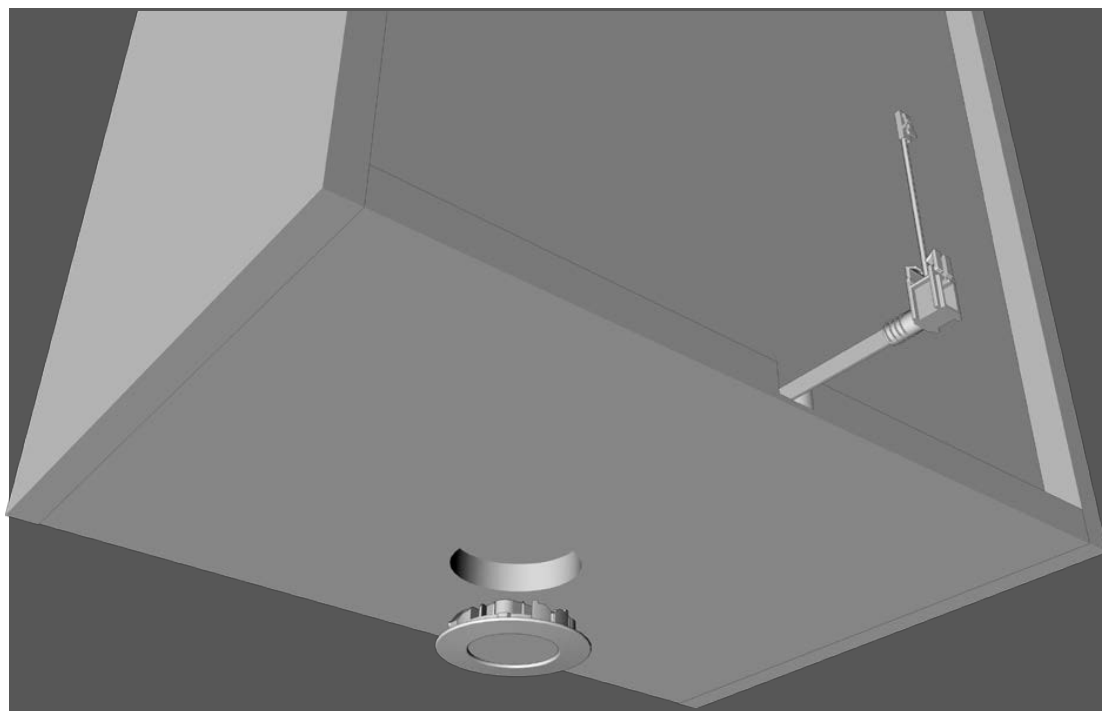
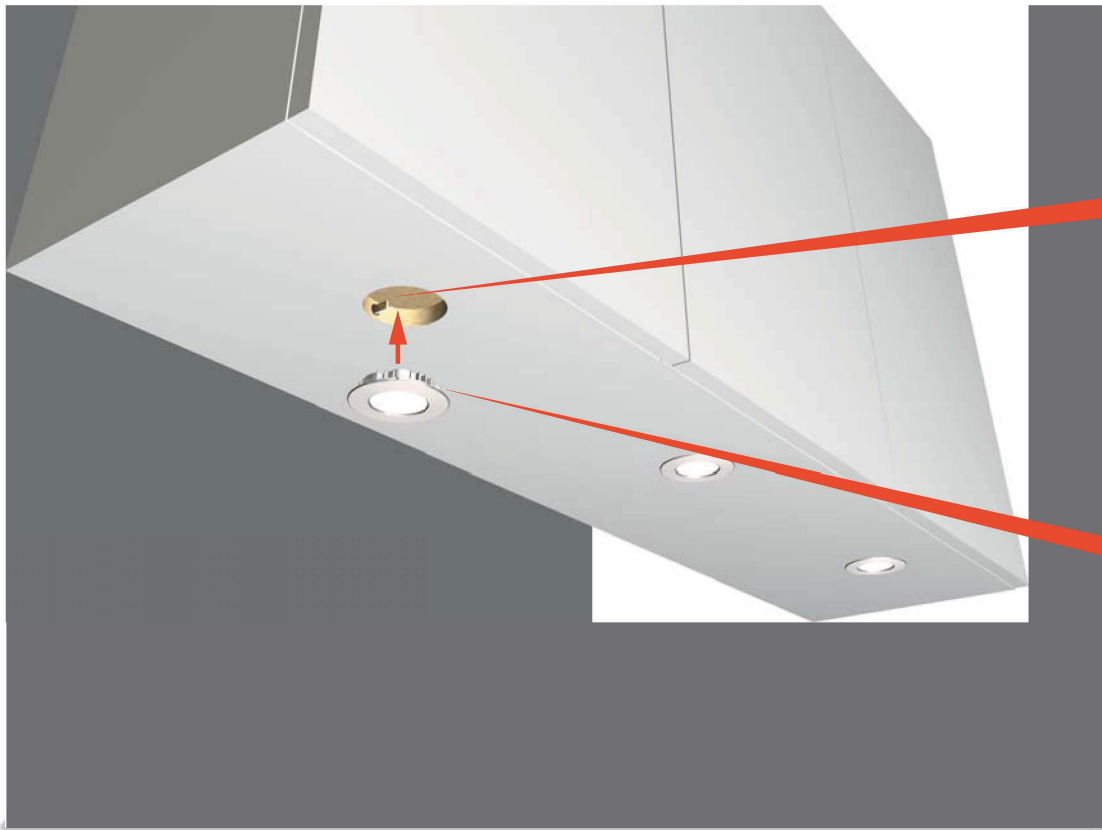





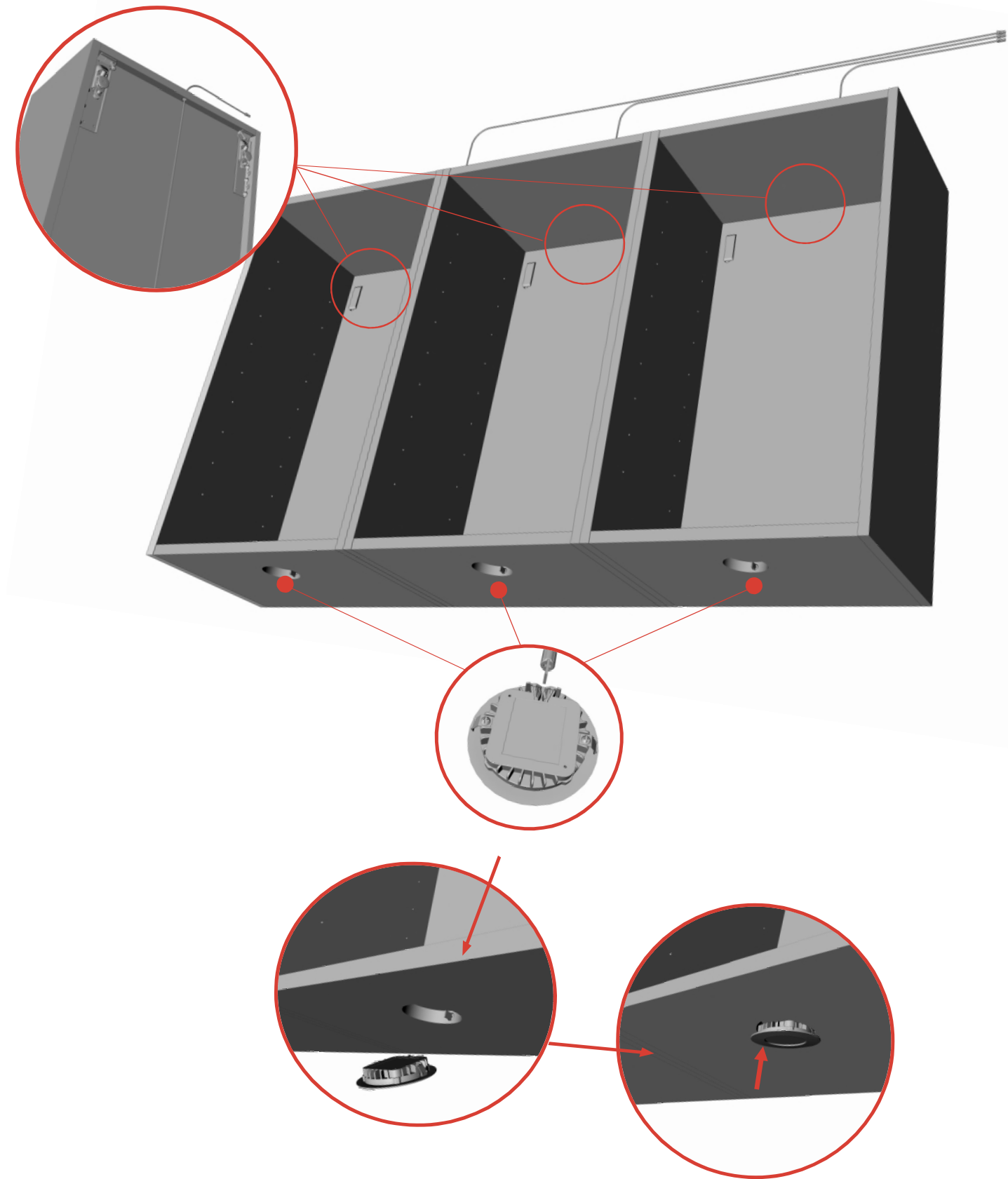


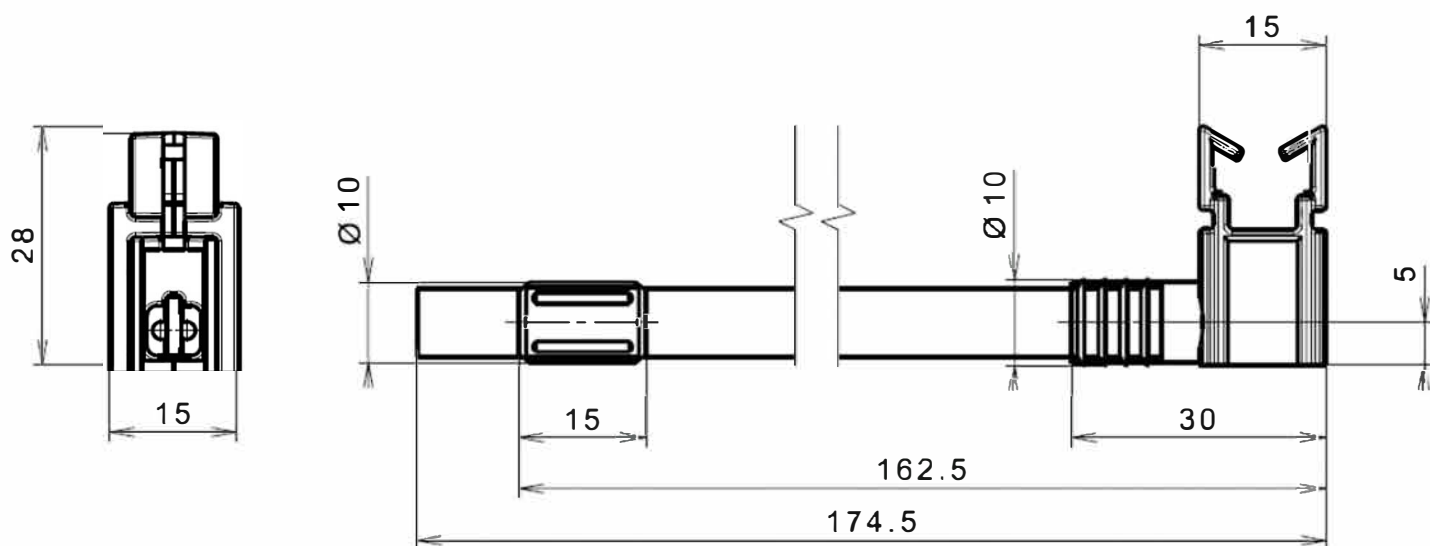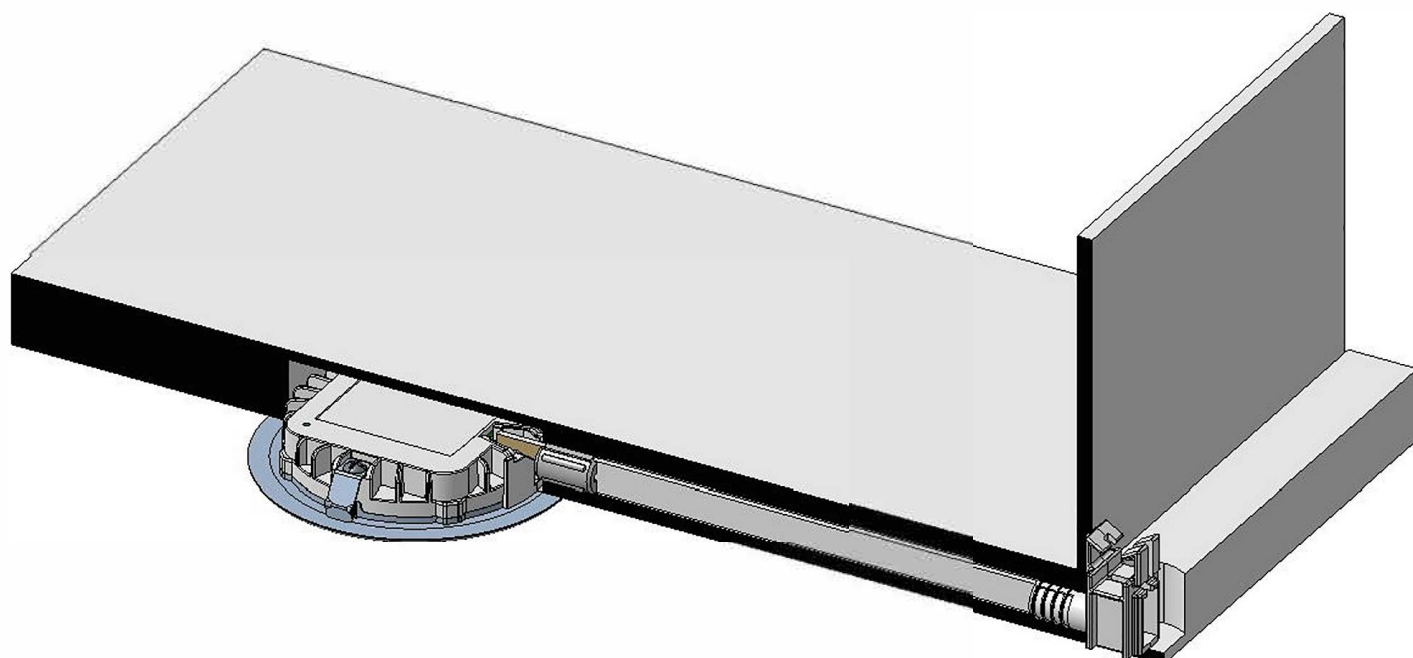

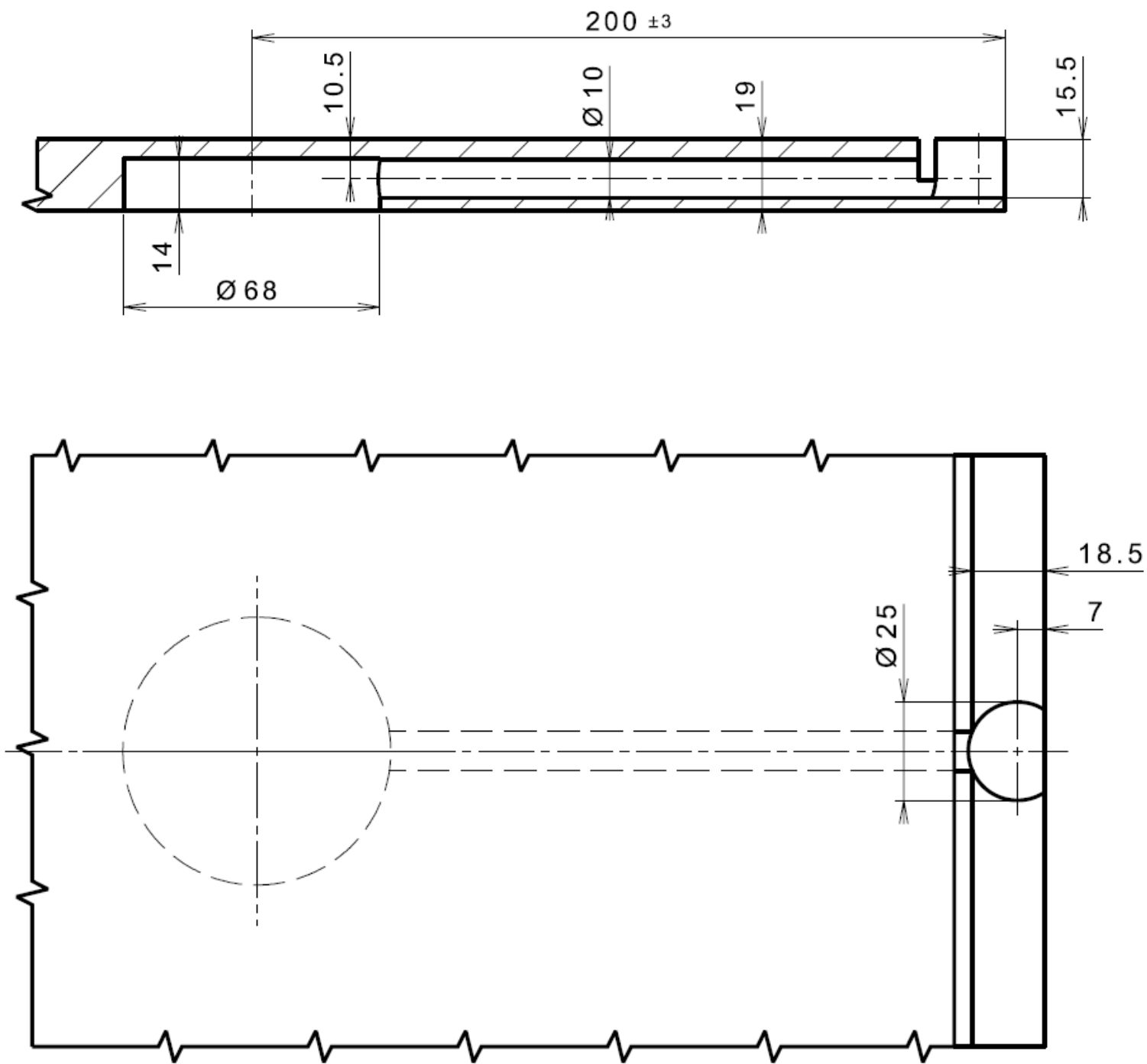

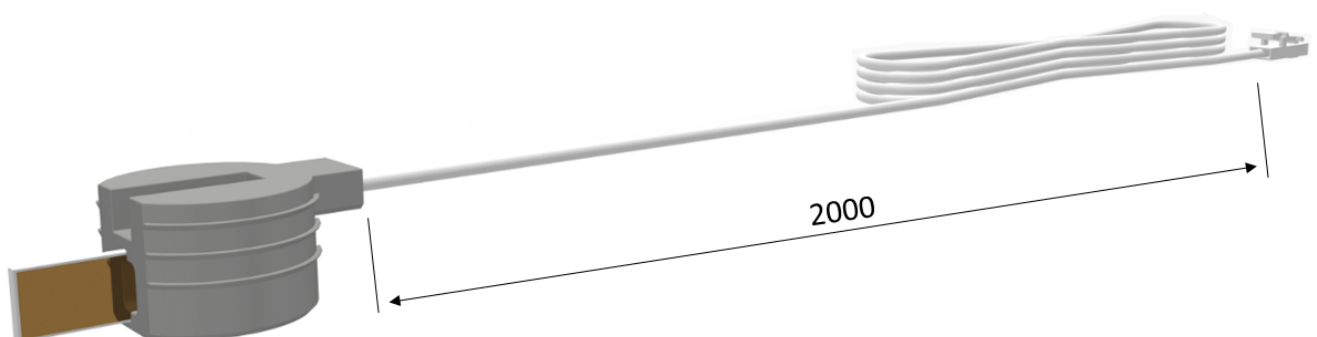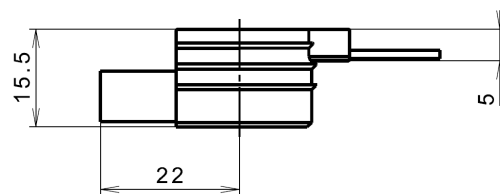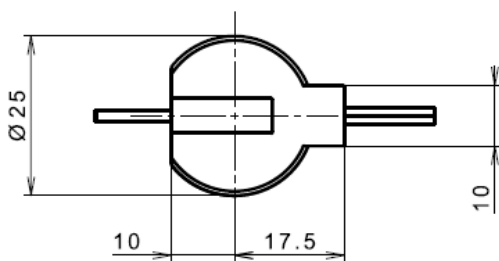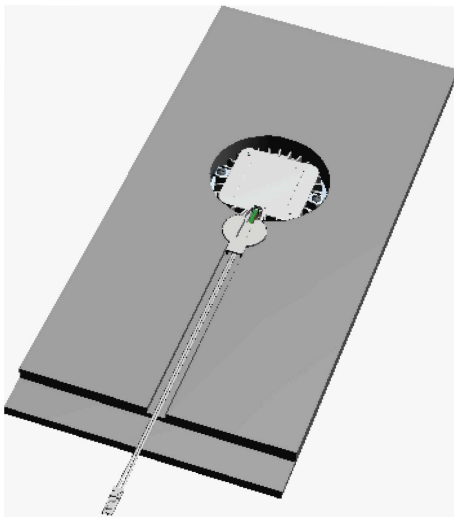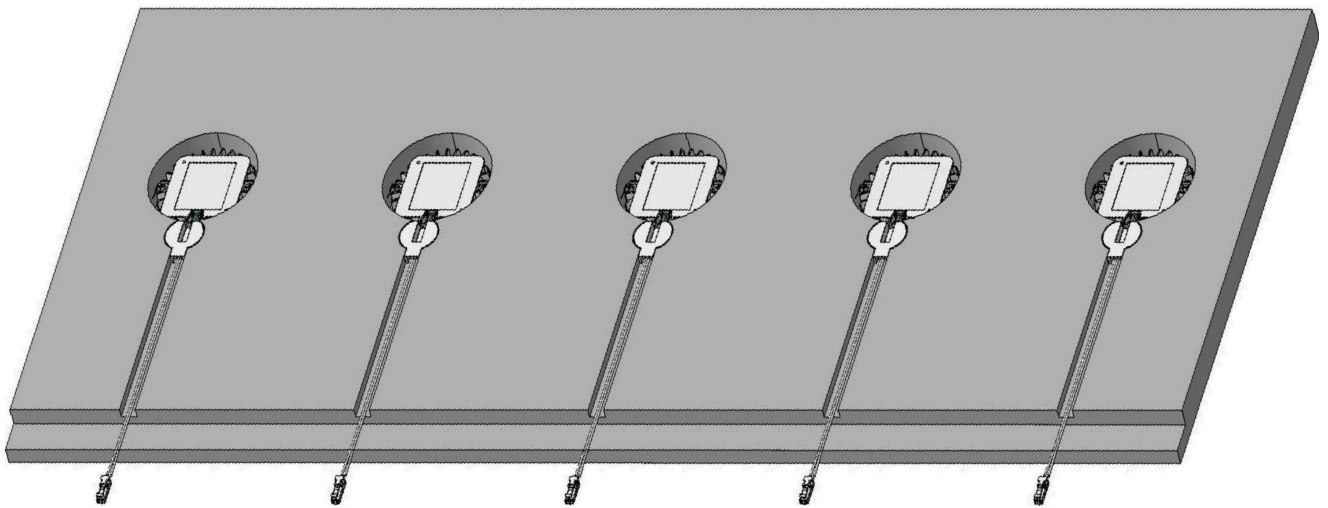

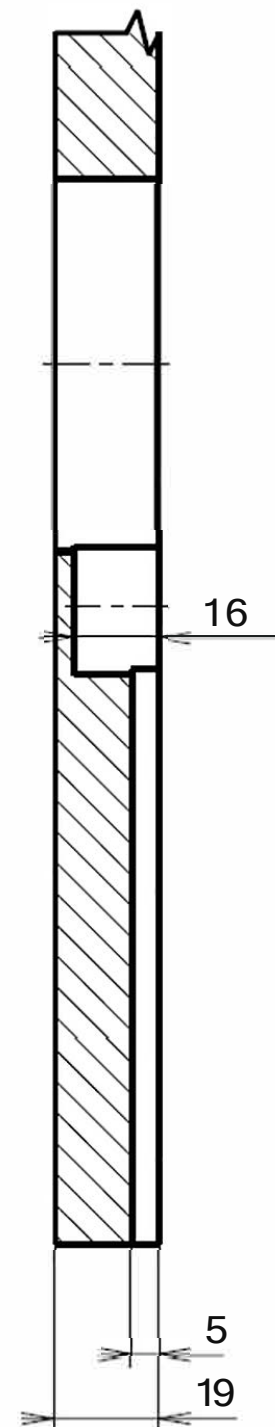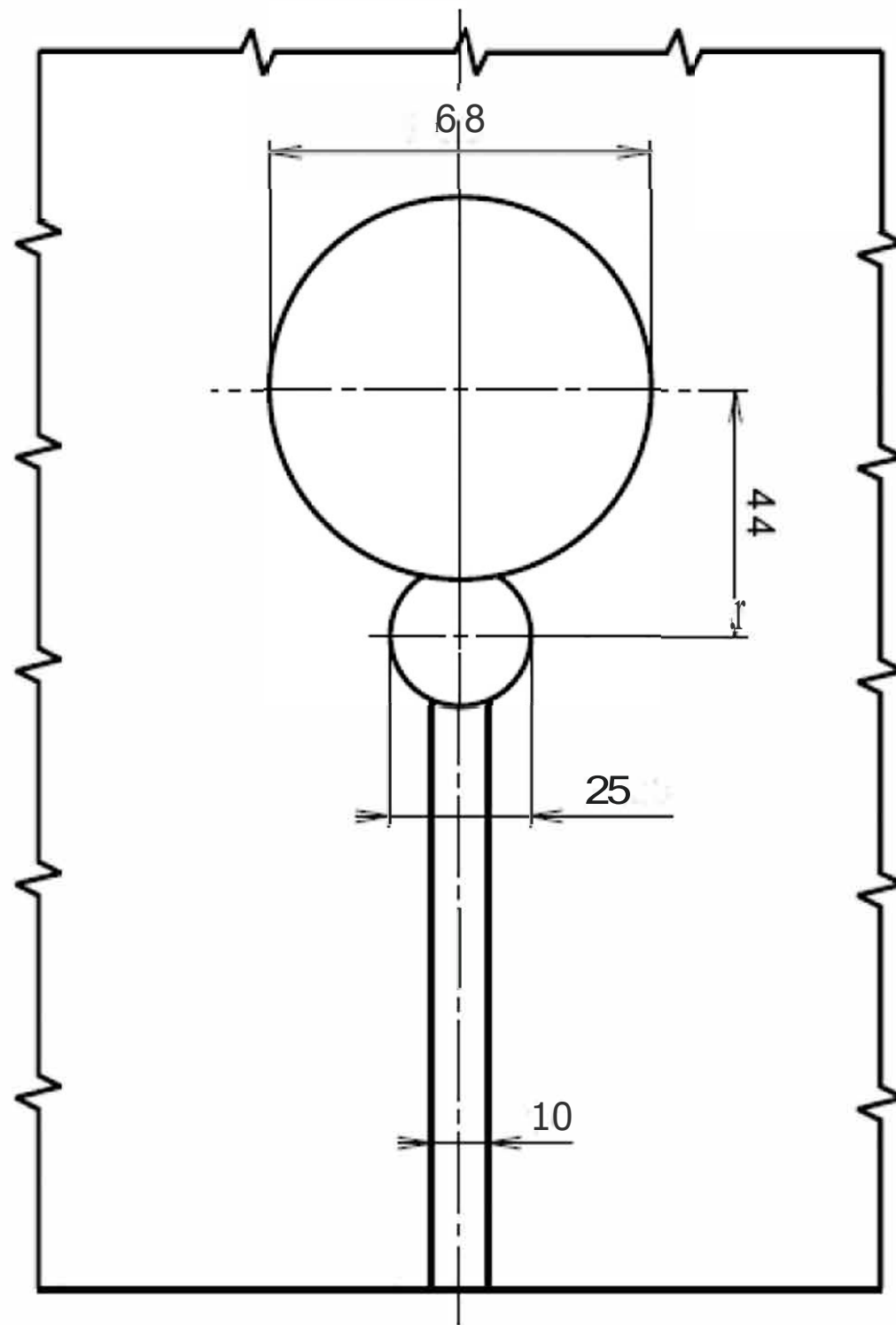

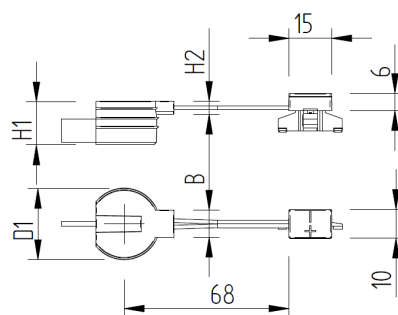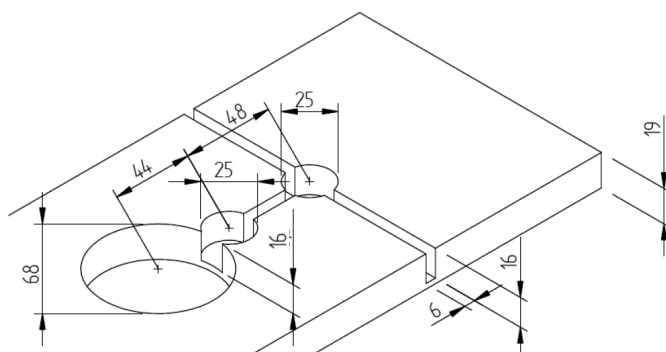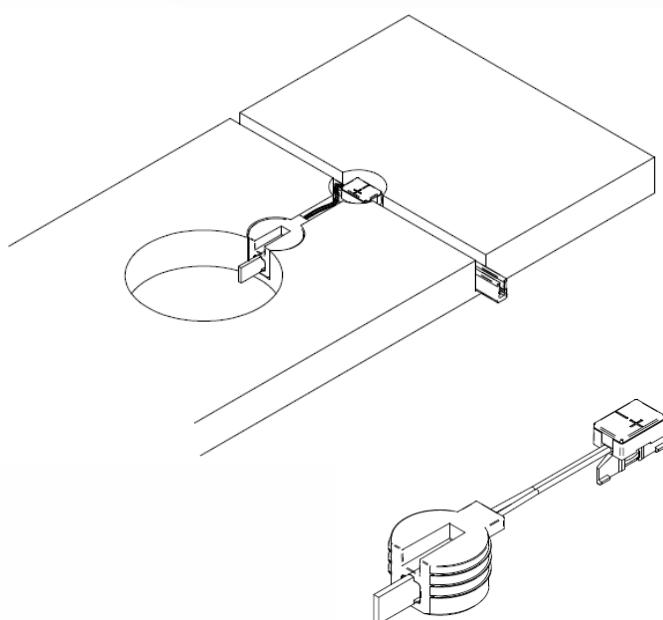
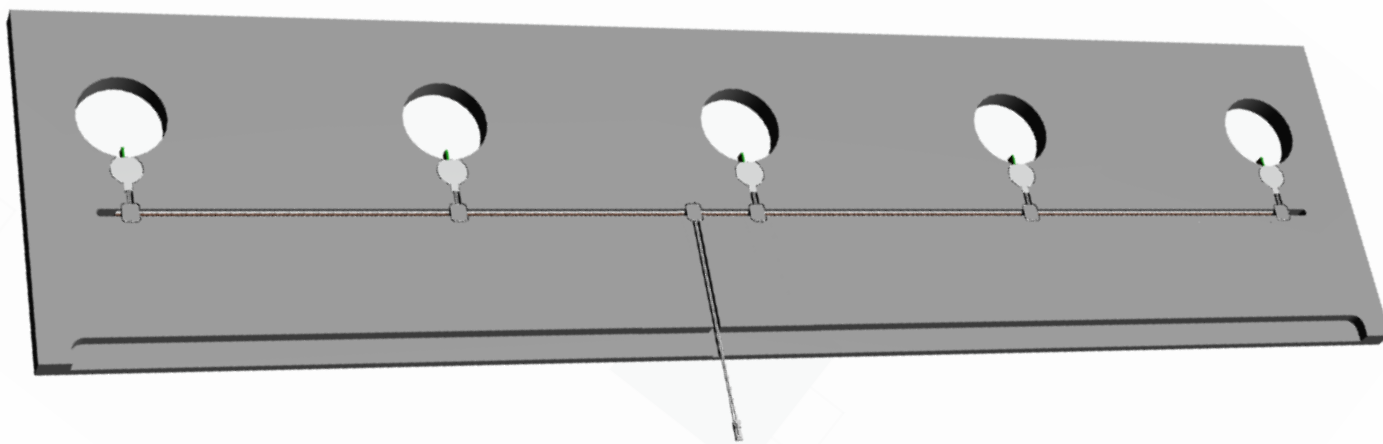


B: 9,8 $-0,2$ mm
D1: 25,2 $+0,2$ mm
H1: 15,5 $-0,3$ mm
H2: 4,5 mm

= 60 pce

713831 | Élément de contact pour rail conducteur



Alimentation frontale

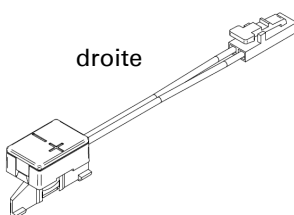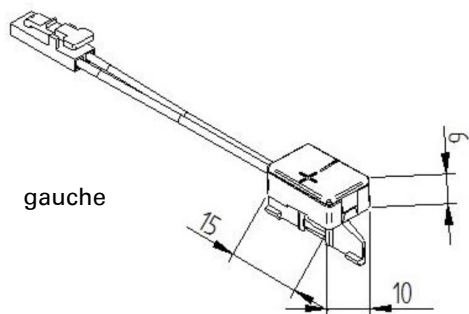

= 100 pce

713869 | Alimentation frontale noire, gauche
713867 | Alimentation frontale blanche, gauche
713870 | Alimentation frontale noire, droite
713868 | Alimentation frontale blanche, droite

Rail conducteur

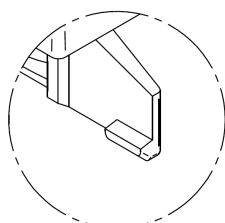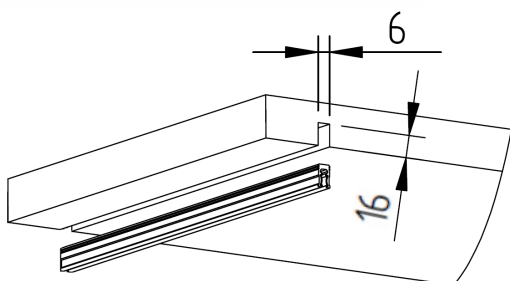

Côté crochet de trame
= +

= 25 pce

713830 | Rail conducteur 2500 mm, noir
713832 | Rail conducteur 2500 mm, blanc

Vue de l'interface A-A

