


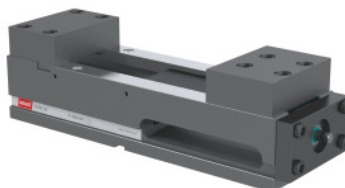

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Tipas: 160ST



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360565 160ST
GTIN	4069515011273
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys – optimalus užspaudimo diapazono ir bendro ilgio santykis.

Tolygus reguliavimas – 100 % užspaudimo jėga pasukus 360°.

Ypač tvirtas korpusas iš GJS-60, **viršutinė ir apatinė pusės šlifotos.**

Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.

- **Dvipusis sriegis (M8) ruošinio ribotuvo tvirtinimui.**
- **Dilimui atsparus stiprintuvas**
- **Tikslūs reguliavimo grioveliai.**
- **Šoninė išleidimo anga, skirta drožlėms ir aušinimo skysčiui pašalinti.**
- **Mažai priežiūros reikalaujantis aukšto slėgio suklys – pastovus slėgis per atsparų dilimui, mechaninį stiprintuvą.**

Požymis:

- **Pilnai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įžotintas suklys.**
- **Didesnis funkcinis patikimumas.**
- **Patobulinta apsauga nuo drožlių.**
- **Patogesnis drožlių išvalymas.**

Paskirtis:

Užspaudimui horizontalioje padėtyje. Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekimo sudėtis:

Su 2x pakopinėmis lūpomis ir 1x rankena.

Priedai pasirinktinai:

Spaustukas Nr. 360579.

Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.

Standartinai kumšteliai, pvz.: Nr. 361400– 361660, Nr. 361295– 361298.

Ruošinių ribotuvas ir sukamoji rankena Nr. 360555 ir 360800.
Kumštelių greitojo keitimo sistema Nr. 361293 125 ir 361294 125.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvams.

Techninis aprašymas

Korpuso plotis B	164 mm
Tipas	160ST
Užspaudimo jėga iki maks.	60 kN
Svoris	66 kg
Bendras ilgis L	573 mm
Bendras aukštis F	159,8 mm
Korpuso ilgis a	530 mm
r	174 mm
Sriegiai ruošinio ribotuvui	2
Užveržimo ribos b	0 - 245 mm
t	70 mm
Korpuso aukštis c –0,02	110 mm
Užspaudimo ribos d	190 - 435 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX NC
Rakto dydis SW	14 mm
Serija	HOLEX NC
g	21 mm
Išilginis griovelis l H8	20 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas