




Fordelspakning stoftape

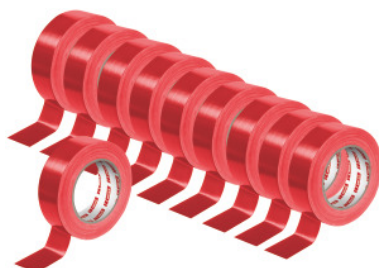

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.

Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.

Universelt anvendelig til reparationsarbejder.

UV-beständig, meget god rivestyrke og slidstærk.

God klæbekraft også på ru underlag.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	20 °C
Anvendelse	Afdækning

Anvendelse	Emballering
Anvendelse	Fiksering
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Klæbning
Anvendelse	Tætning
Stoffinhed	59 mesh
Lager luftfugtighed	50 %
Farve	rød
Klæbemiddel	Naturgummi
Med liner	nej
Mindst holdbar til	12 måned
Bemærk	overriveligt med hånden
Bemærk	UV-beständig
Klæbekraft på stål	0,33 N/mm
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Trækstyrke	5,8 N/mm
Bæremateriale	Tekstil
Tykkelse	0,3 mm
Strækevne	12,5 %
temperaturbestandig op til	40 °C
Bredde	38 mm
Længde	25 m
Produktnavnsegenskab	rød
Produkttype	Klæbebånd

Tilbehør

Tekstiltape Breddexlængde (mmxm) 38X25

083767 38X25