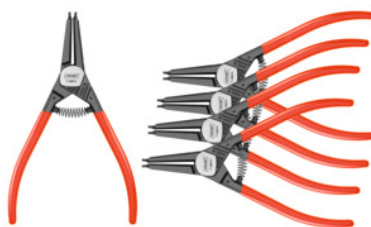


**Výhodné balení 5× kleště na pojistné kroužky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6012 A1
GTIN	4069515045162
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Kované z jednoho kusu. Černé atramentované kleště. Rukojeti potažené plastem. **Tvar A – rovné čelisti.**

Použití:

Montáž a demontáž pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B – pro vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

5× kleště na vnější pojistné kroužky, přímé č. 719905 vel. A1.

Technický popis

Celková délka	135 mm
Ø hrotů	1,3 mm
Norma	DIN 5254 A
Tvar čelistí	Přímé
Tvar	A
Na vnější pojistné kroužky Ø	10 - 25 mm
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný

Technický list

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černě atramentované
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky
USP1	5× kleště na pojistné kroužky

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6012 A1